


## Paletten-Anbauregal, Tiefe 1100 mm, Höhe: 4000 mm

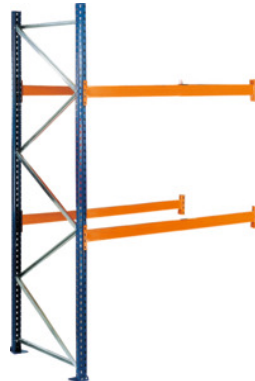

### Bestelldaten

Bestellnummer	991206 4000
GTIN	4058255039180
Artikelklasse	960

### Beschreibung

#### HINWEIS: Farbauswahl möglich

#### Ausführung:

**Grundregal** bestehend aus 2 Profilrahmen mit je 4 Bodenankern und 2 bzw. 3 Holmpaaren.

**Anbauregal** bestehend aus 1 Profilrahmen mit 4 Bodenankern und 2 bzw. 3 Holmpaaren.

Zusatzebenen finden Sie unter Zubehör.

**Holme** Typ LNS 100×50×1,5.

Aufbaumaß Anbauregal: 2786 mm.

#### Beschreibung:

#### Aufbaumaße:

#### Gesamtlänge des Regals:

Für Ständerrahmen S610-M18 und S625-A18:

Nennlänge + Anzahl der Ständer × 86 mm (bei S610-M18)

Nennlänge + Anzahl der Ständer × 110 mm (bei S625-A18).

#### Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

- Bei unebenen Böden empfehlen wir zusätzlich Unterlegbleche.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.
- Berücksichtigen Sie mindestens 100 mm Abstand der Ständerrahmen zu Wänden oder Gebäudeteilen für die Fußplatte.

Beim Einbau der Holme ist darauf zu achten, dass der **Außenständer mindestens 500 mm über die letzte Lagerebene hinausreicht**. Innerhalb der Regalzeile genügt ein Überstand von 100 mm.

Farbauswahl: RAL 5010, 2004

Aufbaumaß Anbauregal Breite: 2786 mm

Fachbreite: 2700 mm

Anzahl Lagerebene: 4

Fachlast: 1840 kg

Feldlast (3 Felder mit je 3 Holmpaaren pro Feld): 10250 kg

Rahmenprofil: S610-M18

## Technische Beschreibung

Rahmenprofil	S610-M18
Höhe	4000 mm
Anzahl Palettenplätze je Feld	12
Aufbaumaß Anbauregal Breite	2786 mm
Holm Typ	LNS 100×50×1,5
Anzahl Regalständer	1
Fachlast	1840 kg
Tiefe	1100 mm
Anzahl Lagerebene	4
Kundenmontage	ja
Steckmontage	ja
Regal-Aufbau	Anbauregal
Fachbreite	2700 mm
Feldlast (3 Felder mit je 3 Holmpaaren pro Feld)	10250 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	1840 kg
Aufnahme von Paletten mit Tragfähigkeit	613 kg
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Montageausführung	Steckregal
Farbauswahl	RAL 5010, 2004
Produktnameattribut	Tiefe 1100 mm

Produktart

Palettenregal

---

**Zubehör**

Unterlegbleche für Palettenregal-Rahmen Set 3-teilig	991480
Bodenanker für Palettenregal-Rahmen	991470
Holm-Paar LNS 100×50 Holmlänge 2700 mm	991337 2700
Sicherungsstift für Holme	991331