


Paletten-Anbauregal, Tiefe 1100 mm, Höhe: 3000 mm

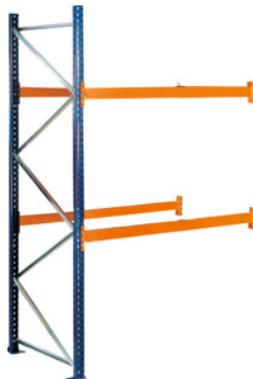

Bestelldaten

Bestellnummer	991226 3000
GTIN	4058255039401
Artikelklasse	960

Beschreibung

HINWEIS: Farbauswahl möglich

Ausführung:

Grundregal bestehend aus 2 Profilrahmen mit je 4 Bodenankern und 2 bzw. 3 Holmpaaren.

Anbauregal bestehend aus 1 Profilrahmen mit 4 Bodenankern und 2 bzw. 3 Holmpaaren.

Zusatzebenen finden Sie unter Zubehör.

Holme Typ EGN 120×50×1,5.

Aufbaumaß Anbauregal: 2786 mm.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Gesamtlänge des Regals:

Für Ständerrahmen S610-M18 und S625-A18:

Nennlänge + Anzahl der Ständer × 86 mm (bei S610-M18)

Nennlänge + Anzahl der Ständer × 110 mm (bei S625-A18).

Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- **Bei unebenen Böden empfehlen wir zusätzlich Unterlegbleche.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**
- **Berücksichtigen Sie mindestens 100 mm Abstand der Ständerrahmen zu Wänden oder Gebäudeteilen für die Fußplatte.**

Beim Einbau der Holme ist darauf zu achten, dass der **Außenständer mindestens 500 mm über die letzte Lagerebene hinausreicht**. Innerhalb der Regalzeile genügt ein Überstand von 100 mm.

Farbauswahl: RAL 5010, 2004

Aufbaumaß Anbauregal Breite: 2786 mm

Fachbreite: 2700 mm

Fachlast: 3250 kg

Feldlast (3 Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld): 10415 kg

Rahmenprofil: S610-M18

Technische Beschreibung

Kundenmontage	ja
Höhe	3000 mm
Fachbreite	2700 mm
Holm Typ	EGN 120×50×1,5
Steckmontage	ja
Fachlast	3250 kg
Feldlast (3 Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld)	10415 kg
Regal-Aufbau	Anbauregal
Regalzugriff	beidseitig
Anzahl Palettenplätze je Feld	9
Rahmenprofil	S610-M18
Anzahl Regalständer	1
Tiefe	1100 mm
Aufbaumaß Anbauregal Breite	2786 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	3250 kg
Aufnahme von Paletten mit Tragfähigkeit	1083 kg
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Montageausführung	Steckregal
Farbauswahl	RAL 5010, 2004
Produktnamensattribut	Tiefe 1100 mm

Produktart

Palettenregal

Zubehör

Unterlegbleche für Palettenregal-Rahmen Set 3-teilig

991480

Sicherungsstift für Holme

991331

Bodenanker für Palettenregal-Rahmen

991470