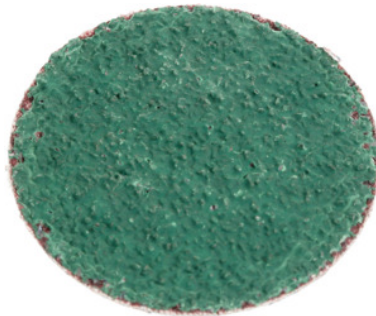


**Schleifscheibe (ZA), Ø 50,8 mm, Körnung: 36****Bestelldaten**

Bestellnummer	554018 36
GTIN	4045197966117
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Zirkonkorund (ZA) mit **bestem Kosten-Nutzen-Verhältnis** für wirtschaftlichen Einsatz auf Stahl und NE-Metalle.

Technische Beschreibung

Scheiben-Ø	50,8 mm
Körnung	36
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Produktnameattribut	Ø 50,8 mm
maximale Drehzahl	25000 min ⁻¹
Produktart	Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Stahl < 900 N/mm ²	geeignet
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet
Stahl < 55 HRC	geeignet
Stahl < 60 HRC	geeignet
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet
INOX	bedingt geeignet
Ti	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	bedingt geeignet
trocken	geeignet