


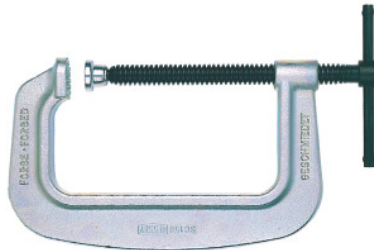

C-Schraubzwinde, Spannweite: 100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	861550 100
GTIN	4008158019208
Artikelklasse	83K

Beschreibung

Ausführung:

C-Form, aus Stahl geschmiedet, vergütet. Kräftige Spindel mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte.

Verwendung:

Maximaler Spanndruck bis zu 22000 N.

Technische Beschreibung

Spindelstärke	16 mm
Spannweite	100 mm
Ausladung	75 mm
Produktart	Zwinde