


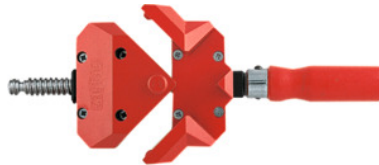

Winkelspanner, leichte Ausführung, maximaler Durchlass: 30mm



Bestelldaten

Bestellnummer	862700 30
GTIN	4008158010427
Artikelklasse	83K

Beschreibung

Ausführung:

Metallkörper mit Kunststoffbeschichtung, Spannwinkel 90°. Spannbacken beweglich, deshalb auch für **unterschiedliche Materialstärken** geeignet.

Verwendung:

Zum winkelgenauen Spannen von Flachmaterial, Profilen etc., beim Verschrauben, Verkleben etc. Nicht als Schweißzwinge verwenden.

Technische Beschreibung

Spannweite bei 2 gleichen Werkstücken	45 / 45 mm
Spannweite bei 2 ungleichen Werkstücken	23 / 63 mm
maximaler Durchlass	30 mm
Backenhöhe	30 mm
Produktart	Winkelspanner