


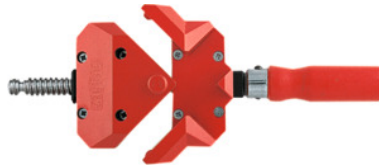

Winkelspanner, leichte Ausführung, maximaler Durchlass: 60mm



Bestelldaten

Bestellnummer	862700 60
GTIN	4008158010410
Artikelklasse	83K

Beschreibung

Ausführung:

Metallkörper mit Kunststoffbeschichtung, Spannwinkel 90°. Spannbacken beweglich, deshalb auch für **unterschiedliche Materialstärken** geeignet.

Verwendung:

Zum winkelgenauen Spannen von Flachmaterial, Profilen etc., beim Verschrauben, Verkleben etc. Nicht als Schweißzwinge verwenden. Mit Schnellverstellmöglichkeit.

Technische Beschreibung

maximaler Durchlass	60 mm
Spannweite bei 2 ungleichen Werkstücken	25 / 140 mm
Spannweite bei 2 gleichen Werkstücken	100 / 100 mm
Backenhöhe	36 mm
Produktart	Winkelspanner