


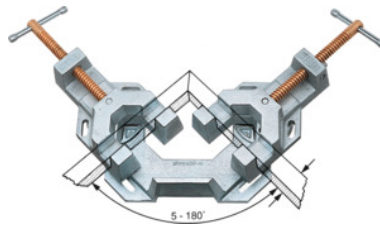

Verstellbarer Winkelspanner



Bestelldaten

Bestellnummer	862850
GTIN	4008158007502
Artikelklasse	83K

Beschreibung

Ausführung:

Bestehend aus Grundplatte und 2 verstellbaren Spannelementen; Grundplatte und Spannelemente aus hochwertigem Guss, Spindeln verkupfert, deshalb speziell für Schweißarbeiten geeignet. Seitliche Langlöcher ermöglichen Befestigung auf Schweißtischen oder Vorrichtungen.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken bei Schweiß- oder Montagearbeiten. Spannwinkel von 5° – 180° stufenlos verstellbar.

Spannweite: 2×0 – 100 mm

Backenhöhe: 35 mm

Gewicht: 10,7 kg

Spannwinkel: 5 - 180 Grad

Technische Beschreibung

Gewicht	10,7 kg
Spannweite	2×0 – 100 mm
Backenhöhe	35 mm
Spannwinkel	5 - 180 Grad
Produktart	Winkelspanner

