


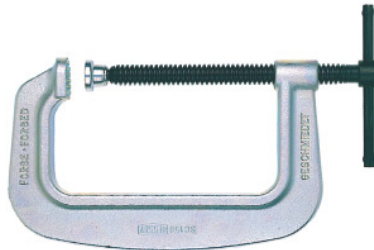

C-Schraubzwinde, Spannweite: 60mm



Bestelldaten

Bestellnummer	861550 60
GTIN	4008158019185
Artikelklasse	83K

Beschreibung

Ausführung:

C-Form, aus Stahl geschmiedet, vergütet. Kräftige Spindel mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte.

Verwendung:

Maximaler Spanndruck bis zu 22000 N.

Technische Beschreibung

Spannweite	60 mm
Ausladung	55 mm
Spindelstärke	12 mm
Produktart	Zwinde