


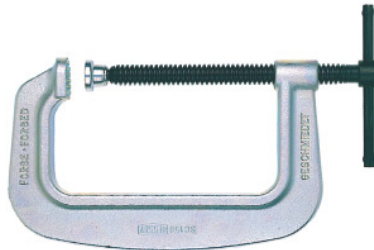

C-Schraubzwinde, Spannweite: 80mm



Bestelldaten

Bestellnummer	861550 80
GTIN	4008158019192
Artikelklasse	83K

Beschreibung

Ausführung:

C-Form, aus Stahl geschmiedet, vergütet. Kräftige Spindel mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte.

Verwendung:

Maximaler Spanndruck bis zu 22000 N.

Technische Beschreibung

Ausladung	65 mm
Spindelstärke	14 mm
Spannweite	80 mm
Produktart	Zwinde