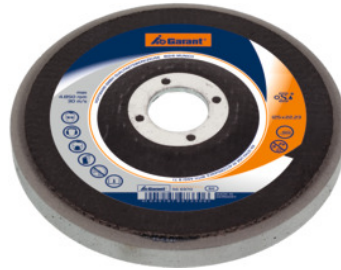


Garant**Polierscheibe (SiC), Ø 125 mm, Körnung: 800****Bestelldaten**

Bestellnummer	566970 800
GTIN	4045197973337
Artikelklasse	51M

Beschreibung**Ausführung:**

Elastische Polyurethan-Polierscheiben mit SiC-Schleifkorn durchsetzt.

Verwendung:

Zur Bearbeitung größerer Oberflächen. Durch nachfolgende Verwendung der einzelnen Körnungen lassen sich feine Spiegelglanzoberflächen erzeugen. Keine Polierpaste erforderlich. Feine **Spiegelglanzoberfläche**.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Formbeschreibung	flach
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Nichteisen- und Buntmetalle
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	30 m/s
Produktnameattribut	Ø 125 mm

Produktart

Polierscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
trocken	geeignet		