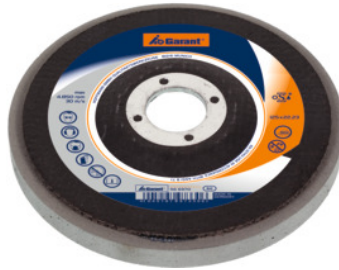


**Garant****Polierscheibe (SiC), Ø 125 mm, Körnung: 240****Bestelldaten**

Bestellnummer	566970 240
GTIN	4045197973313
Artikelklasse	51M

**Beschreibung****Ausführung:**

Elastische Polyurethan-Polierscheiben mit SiC-Schleifkorn durchsetzt.

**Verwendung:**

Zur Bearbeitung größerer Oberflächen. Durch nachfolgende Verwendung der einzelnen Körnungen lassen sich feine Spiegelglanzoberflächen erzeugen. Keine Polierpaste erforderlich. Erzeugt ein gleichmäßiges, **mattes Finish**.

**Technische Beschreibung**

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Formbeschreibung	flach
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Nichteisen- und Buntmetalle
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	30 m/s
Produktnameattribut	Ø 125 mm

Produktart

Polierscheibe

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
trocken	geeignet		