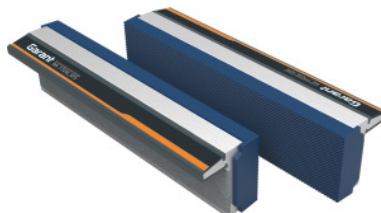


Garant**Magnet-Schraubstockbacken-Paar Polyurethan, geriffelt, Backenbreite: 150mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 967728 150 |
| GTIN | 4045197974655 |
| Artikelklasse | 97G |

Beschreibung**Ausführung:**

Schraubstockbacken aus stranggepresstem **Alu**. Mit integrierten Dauermagneten, passend für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite. Einzigartige Haltekraft durch große Magnetfläche.

Spannflächen aus **Polyurethan**, (elastisch, d. h. keine dauerhafte Verformung), Spannflächen mit **feiner Riffelung**.

Passend für:

Alle Schraubstockmodelle.

Hinweis:

Neue Ausführung mit 50% mehr Haltekraft.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------|---------------------|
| Backenbreite | 150 mm |
| Spannflächenart | feine Riffelung |
| Befestigungsart | Dauermagnet |
| Produktart | Schraubstock-Backen |

