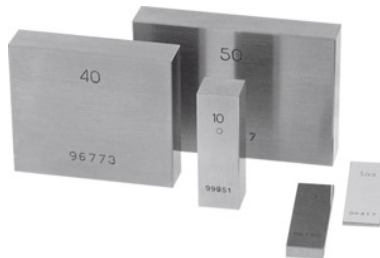


Garant
Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0, Nennmaß: 131,4mm

Bestelldaten

Bestellnummer	481030 131,4
GTIN	4045197976512
Artikelklasse	41L

Beschreibung
Ausführung:

Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.

Gr. 0,5 bis 10 – Querschnitt = 30×9 mm.

Gr. 11 bis 500 – Querschnitt = 35×9 mm.

Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.

Toleranzklasse 0 als Urmaß für die Kontrolle von Arbeitsmaßen. Für das Einstellen von Messgeräten mit sehr hoher Genauigkeit. **Inklusive rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll.**

Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Nennmaß	131,4 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse	0
Werkstoff	legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt
Kalibrierung	L2

Produktart	Endmaß
Dienstleistungen	
DAkS-KalibrierungEndmaß Stahl maximale Länge 150 mm	028140 150
KalibrierungEndmaß Stahl / Keramik maximale Länge 150 mm	028060 150