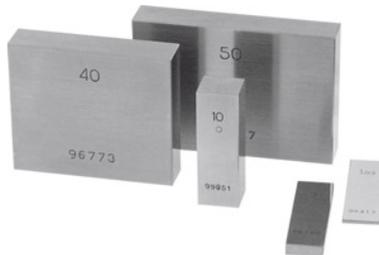


**Garant**
**Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0, Nennmaß: 125mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	481030 125
GTIN	4045197976505
Artikelklasse	41L

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.

Gr. 0,5 bis 10 – Querschnitt = 30×9 mm.

Gr. 11 bis 500 – Querschnitt = 35×9 mm.

Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.

**Toleranzklasse 0** als Urmaß für die Kontrolle von Arbeitsmaßen. Für das Einstellen von Messgeräten mit sehr hoher Genauigkeit. **Inklusive rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll.**

**Hinweis:**

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

**Technische Beschreibung**

Nennmaß	125 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse	0
Werkstoff	legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt
Kalibrierung	L2

Produktart	Endmaß
<b>Dienstleistungen</b>	
DAkS-Kalibrierung Endmaß Stahl maximale Länge 150 mm	028140 150
Kalibrierung Endmaß Stahl / Keramik maximale Länge 150 mm	028060 150