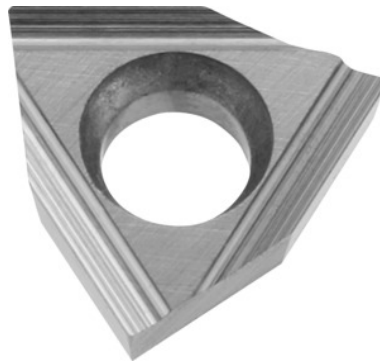



WOHX 02T001 links, W00, Sorte: P40

Bestelldaten

Bestellnummer	268911 P40
GTIN	4047109055308
Artikelklasse	24T

Beschreibung

WOHX 02T001 links P40 Sorte: P40

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,2 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 220 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 80 - 160 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 220 m/min
Sorte	P40
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	80 - 160 m/min
Nebenanwendung	M

Eckenradius	0,1 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOHX 02T001 L
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnamensattribut	W00
Spanwinkel	12 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen