


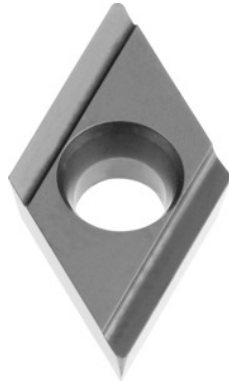

DOHT 11T304 rechts, W60, Sorte: P25M



Bestelldaten

Bestellnummer	268856 P25M
GTIN	4047109064737
Artikelklasse	24T

Beschreibung

DOHT 11T304 rechts P25M Sorte: P25M

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 100 - 180 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	P25M
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Nebenanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	100 - 180 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	DOHT 11T304 R

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktnameattribut	W60
Spanwinkel	12 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen