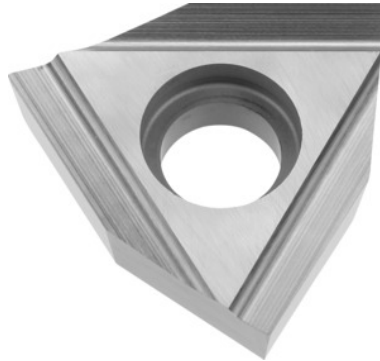



WOHX 060302 rechts, W00, Sorte: K10

Bestelldaten

Bestellnummer	268897 K10
GTIN	4047109055926
Artikelklasse	24T

Beschreibung

WOHX 060302 rechts K10 Sorte: K10
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 200 m/min
 Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 300 - 500 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Nebenanwendung	N
Sorte	K10
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	300 - 500 m/min
Hauptanwendung	K
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	200 m/min

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendschneidplatte	WOHX 060302 R
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnamensattribut	W00
Spanwinkel	6 Grad
Produktart	Wendschneidplatte zum Drehen