


## Kragarmregal, beidseitig, Tiefe 2×600 mm, Regalbreite: 3750mm

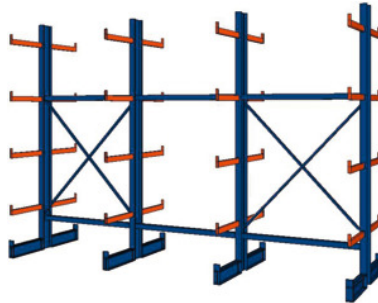

### Bestelldaten

Bestellnummer	991718 3750
GTIN	2050001760685
Artikelklasse	960

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ständer IPE-Profile IPE 120 warmgewalzt. Kragarme IPE-Profil geschraubt. Abrollsicherung angeschweißt. Kragarme für steckbare Abrollsicherung auf Anfrage.

#### Beschreibung:

#### Aufbaumaße:

Anzahl der Felder × Achsmaß + 1 Ständerbreite (64 mm).

Gesamttiefe = Nenntiefe + 120 mm für Ständer bzw. Ständerfuß (gilt für ein- und beidseitige Regale).

#### Lieferumfang:

Alle Regale inklusive Horizontalverbinder und Kreuzstrebe, sowie Schwerlastanker zur Bodenverankerung.

#### Lackierung:

Ständer RAL 5010 enzianblau, Kragarme RAL 2004 reinorange.

#### Hinweis:

- Als weitere Abmessungen sind in Standard lieferbar: Höhen 2000 / 3000 / 3500 mm. Tiefe 750 mm. Breiten 750 / 1000 mm.
- Kragarmregale mit abweichenden Abmessungen und Belastbarkeiten auf Anfrage.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

### Technische Beschreibung

Achsmaß = Fachbreite	1250 mm
Regalhöhe	2500 mm
Anzahl Regalständer	4
Anzahl Regalfelder	3
Regalbreite	3750 mm
Aufbaumaß	3814 mm
Anzahl Ebene	10
Anzahl Kragarme beidseitig	32
Kragarm Tragfähigkeit	400 kg
Kragarmregal Höhe	2500 mm
Höhenverstellung im Raster	100 mm
Montageausführung	angeschraubte Kragarme
Kragarm Tiefe	400-600 mm
Farbauswahl	RAL 5010, 2004
Produktnamensattribut	Tiefe 2x600 mm
Tiefe beidseitig	600 mm
Tragfähigkeit je Tragarm	400 kg
Tragfähigkeit je Ständer inklusive Fußebene	4000 kg
Produktart	Kragarmregal