


Kragarmregal, beidseitig, Tiefe 2×400 mm, Regalbreite: 3750mm

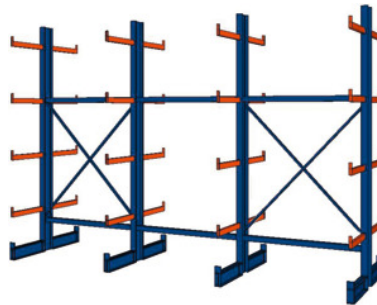

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 991716 3750 |
| GTIN | 2050001760586 |
| Artikelklasse | 960 |

Beschreibung

Ausführung:

Ständer IPE-Profile IPE 120 warmgewalzt. Kragarme IPE-Profil geschraubt. Abrollsicherung angeschweißt. Kragarme für steckbare Abrollsicherung auf Anfrage.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Anzahl der Felder × Achsmaß + 1 Ständerbreite (64 mm).

Gesamttiefe = Nenntiefe + 120 mm für Ständer bzw. Ständerfuß (gilt für ein- und beidseitige Regale).

Lieferumfang:

Alle Regale inklusive Horizontalverbinder und Kreuzstrebe, sowie Schwerlastanker zur Bodenverankerung.

Lackierung:

Ständer RAL 5010 enzianblau, Kragarme RAL 2004 reinorange.

Hinweis:

- Als weitere Abmessungen sind in Standard lieferbar: Höhen 2000 / 3000 / 3500 mm. Tiefe 750 mm. Breiten 750 / 1000 mm.
- Kragarmregale mit abweichenden Abmessungen und Belastbarkeiten auf Anfrage.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

| | |
|---|------------------------|
| Regalbreite | 3750 mm |
| Achsmaß = Fachbreite | 1250 mm |
| Anzahl Kragarme beidseitig | 32 |
| Aufbaumaß | 3814 mm |
| Regalhöhe | 2500 mm |
| Anzahl Ebene | 10 |
| Anzahl Regalständer | 4 |
| Anzahl Regalfelder | 3 |
| Kragarm Tragfähigkeit | 400 kg |
| Kragarmregal Höhe | 2500 mm |
| Höhenverstellung im Raster | 100 mm |
| Montageausführung | angeschraubte Kragarme |
| Kragarm Tiefe | 400-600 mm |
| Farbauswahl | RAL 5010, 2004 |
| Produktnamensattribut | Tiefe 2x400 mm |
| Tiefe beidseitig | 400 mm |
| Tragfähigkeit je Tragarm | 400 kg |
| Tragfähigkeit je Ständer inklusive Fußebene | 4000 kg |
| Produktart | Kragarmregal |