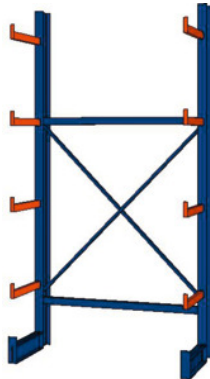


**Kragarmregal, einseitig, Tiefe 400 mm, Regalbreite: 1250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	991711 1250
GTIN	2050001760418
Artikelklasse	960

**Beschreibung****Ausführung:**

Ständer IPE-Profile IPE 120 warmgewalzt. Kragarme IPE-Profil geschraubt. Abrollsicherung angeschweißt. Kragarme für steckbare Abrollsicherung auf Anfrage.

**Beschreibung:****Aufbaumaße:**

Anzahl der Felder  $\times$  Achsmaß + 1 Ständerbreite (64 mm).

Gesamttiefe = Nenntiefe + 120 mm für Ständer bzw. Ständerfuß (gilt für ein- und beidseitige Regale).

**Lieferumfang:**

Alle Regale inklusive Horizontalverbinder und Kreuzstrebe, sowie Schwerlastanker zur Bodenverankerung. **Einseitiges Regal (Grundregal):** 2 einseitige Ständer mit je 1 Fußebene und 4 Kragarmen (= 5 Lagerebenen).

**Lackierung:**

Ständer RAL 5010 enzianblau, Kragarme RAL 2004 reinorange.

**Hinweis:**

- **Als weitere Abmessungen sind in Standard lieferbar: Höhen 2000 / 3000 / 3500 mm. Tiefe 750 mm. Breiten 750 / 1000 mm.**
- **Kragarmregale mit abweichenden Abmessungen und Belastbarkeiten auf Anfrage.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

## Technische Beschreibung

Anzahl Regalfelder	1
Regalhöhe	2500 mm
Achsmaß = Fachbreite	1250 mm
Anzahl Kragarme einseitig	8
Aufbaumaß	1314 mm
Anzahl Regalständer	2
Regalbreite	1250 mm
Anzahl Ebene	5
Kragarm Tragfähigkeit	400 kg
Kragarmregal Höhe	2500 mm
Höhenverstellung im Raster	100 mm
Montageausführung	angeschraubte Kragarme
Kragarm Tiefe	400-600 mm
Farbauswahl	RAL 5010, 2004
Produktnamensattribut	Tiefe 400 mm
Tiefe einseitig	400 mm
Tragfähigkeit je Kragarm	400 kg
Tragfähigkeit je Ständer inklusive Fußebene	2000 kg
Produktart	Kragarmregal