


Kragarmregal, beidseitig, Tiefe 2×500 mm, Regalbreite: 1250mm

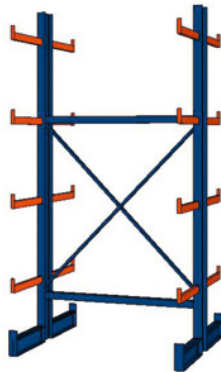

Bestelldaten

Bestellnummer	991717 1250
GTIN	2050001760616
Artikelklasse	960

Beschreibung

Ausführung:

Ständer IPE-Profile IPE 120 warmgewalzt. Kragarme IPE-Profil geschraubt. Abrollsicherung angeschweißt. Kragarme für steckbare Abrollsicherung auf Anfrage.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Anzahl der Felder × Achsmaß + 1 Ständerbreite (64 mm).

Gesamttiefe = Nenntiefe + 120 mm für Ständer bzw. Ständerfuß (gilt für ein- und beidseitige Regale).

Lieferumfang:

Alle Regale inklusive Horizontalverbinder und Kreuzstrebe, sowie Schwerlastanker zur Bodenverankerung. **Doppelseitiges Regal (Grundregal):** 2 beidseitige Ständer mit je 2 Fußebenen und 8 Kragarmen (= 10 Lagerebenen).

Lackierung:

Ständer RAL 5010 enzianblau, Kragarme RAL 2004 reinorange.

Hinweis:

- **Als weitere Abmessungen sind in Standard lieferbar: Höhen 2000 / 3000 / 3500 mm. Tiefe 750 mm. Breiten 750 / 1000 mm.**
- **Kragarmregale mit abweichenden Abmessungen und Belastbarkeiten auf Anfrage.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

Technische Beschreibung

Anzahl Kragarme beidseitig	16
Anzahl Regalfelder	1
Achsmaß = Fachbreite	1250 mm
Anzahl Regalständer	2
Anzahl Ebene	10
Aufbaumaß	1314 mm
Regalhöhe	2500 mm
Regalbreite	1250 mm
Kragarm Tragfähigkeit	400 kg
Kragarmregal Höhe	2500 mm
Höhenverstellung im Raster	100 mm
Montageausführung	angeschraubte Kragarme
Kragarm Tiefe	400-600 mm
Farbauswahl	RAL 5010, 2004
Produktnamensattribut	Tiefe 2×500 mm
Tiefe beidseitig	500 mm
Tragfähigkeit je Kragarm	400 kg
Tragfähigkeit je Ständer inklusive Fußebene	4000 kg
Produktart	Kragarmregal