


Kragarmregal, einseitig, Tiefe 600 mm, Regalbreite: 3750mm

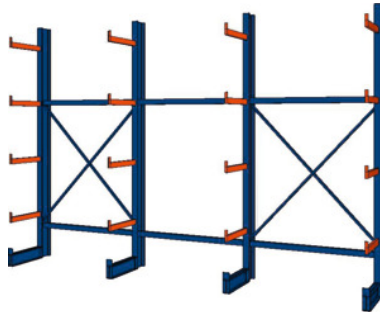

Bestelldaten

Bestellnummer	991713 3750
GTIN	2050001760531
Artikelklasse	960

Beschreibung

Ausführung:

Ständer IPE-Profile IPE 120 warmgewalzt. Kragarme IPE-Profil geschraubt. Abrollsicherung angeschweißt. Kragarme für steckbare Abrollsicherung auf Anfrage.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Anzahl der Felder \times Achsmaß + 1 Ständerbreite (64 mm).

Gesamttiefe = Nenntiefe + 120 mm für Ständer bzw. Ständerfuß (gilt für ein- und beidseitige Regale).

Lieferumfang:

Alle Regale inklusive Horizontalverbinder und Kreuzstrebe, sowie Schwerlastanker zur Bodenverankerung.

Lackierung:

Ständer RAL 5010 enzianblau, Kragarme RAL 2004 reinorange.

Hinweis:

- **Als weitere Abmessungen sind in Standard lieferbar: Höhen 2000 / 3000 / 3500 mm. Tiefe 750 mm. Breiten 750 / 1000 mm.**
- **Kragarmregale mit abweichenden Abmessungen und Belastbarkeiten auf Anfrage.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

Technische Beschreibung

Anzahl Regalfelder	3
Regalbreite	3750 mm
Anzahl Ebene	5
Anzahl Regalständer	4
Achsmaß = Fachbreite	1250 mm
Anzahl Kragarme einseitig	16
Regalhöhe	2500 mm
Aufbaumaß	3814 mm
Kragarm Tragfähigkeit	400 kg
Kragarmregal Höhe	2500 mm
Höhenverstellung im Raster	100 mm
Montageausführung	angeschraubte Kragarme
Kragarm Tiefe	400-600 mm
Farbauswahl	RAL 5010, 2004
Produktnamensattribut	Tiefe 600 mm
Tiefe einseitig	600 mm
Tragfähigkeit je Tragarm	400 kg
Tragfähigkeit je Ständer inklusive Fußebene	2000 kg
Produktart	Kragarmregal