


## Kragarmregal, einseitig, Tiefe 400 mm, Regalbreite: 5000mm

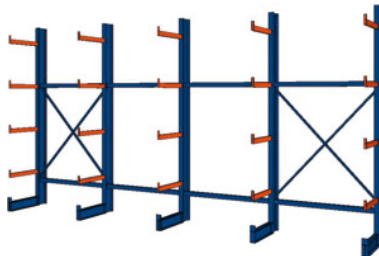

### Bestelldaten

Bestellnummer	991711 5000
GTIN	2050001760449
Artikelklasse	960

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ständer IPE-Profile IPE 120 warmgewalzt. Kragarme IPE-Profil geschraubt. Abrollsicherung angeschweißt. Kragarme für steckbare Abrollsicherung auf Anfrage.

#### Beschreibung:

#### Aufbaumaße:

Anzahl der Felder  $\times$  Achsmaß + 1 Ständerbreite (64 mm).

Gesamttiefe = Nenntiefe + 120 mm für Ständer bzw. Ständerfuß (gilt für ein- und beidseitige Regale).

#### Lieferumfang:

Alle Regale inklusive Horizontalverbinder und Kreuzstrebe, sowie Schwerlastanker zur Bodenverankerung.

#### Lackierung:

Ständer RAL 5010 enzianblau, Kragarme RAL 2004 reinorange.

#### Hinweis:

- **Als weitere Abmessungen sind in Standard lieferbar: Höhen 2000 / 3000 / 3500 mm. Tiefe 750 mm. Breiten 750 / 1000 mm.**
- **Kragarmregale mit abweichenden Abmessungen und Belastbarkeiten auf Anfrage.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

### Technische Beschreibung

Anzahl Kragarme einseitig	20
---------------------------	----

Regalbreite	5000 mm
Aufbaumaß	5064 mm
Achsmaß = Fachbreite	1250 mm
Regalhöhe	2500 mm
Anzahl Regalfelder	4
Anzahl Regalständer	5
Anzahl Ebene	5
Kragarm Tragfähigkeit	400 kg
Kragarmregal Höhe	2500 mm
Höhenverstellung im Raster	100 mm
Montageausführung	angeschraubte Kragarme
Kragarm Tiefe	400-600 mm
Farbauswahl	RAL 5010, 2004
Produktnamensattribut	Tiefe 400 mm
Tiefe einseitig	400 mm
Tragfähigkeit je Tragarm	400 kg
Tragfähigkeit je Ständer inklusive Fußebene	2000 kg
Produktart	Kragarmregal