


## Kragarmregal, einseitig, Tiefe 500 mm, Regalbreite: 1250mm

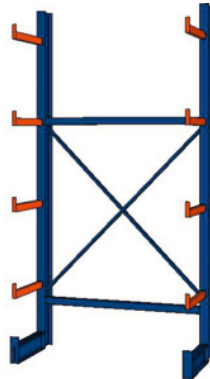

### Bestelldaten

Bestellnummer	991712 1250
GTIN	2050001760463
Artikelklasse	960

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ständer IPE-Profile IPE 120 warmgewalzt. Kragarme IPE-Profil geschraubt. Abrollsicherung angeschweißt. Kragarme für steckbare Abrollsicherung auf Anfrage.

#### Beschreibung:

##### Aufbaumaße:

Anzahl der Felder  $\times$  Achsmaß + 1 Ständerbreite (64 mm).

Gesamttiefe = Nenntiefe + 120 mm für Ständer bzw. Ständerfuß (gilt für ein- und beidseitige Regale).

##### Lieferumfang:

Alle Regale inklusive Horizontalverbinder und Kreuzstrebe, sowie Schwerlastanker zur Bodenverankerung. **Einseitiges Regal (Grundregal):** 2 einseitige Ständer mit je 1 Fußebene und 4 Kragarmen (= 5 Lagerebenen).

##### Lackierung:

Ständer RAL 5010 enzianblau, Kragarme RAL 2004 reinorange.

##### Hinweis:

- **Als weitere Abmessungen sind in Standard lieferbar: Höhen 2000 / 3000 / 3500 mm. Tiefe 750 mm. Breiten 750 / 1000 mm.**
- **Kragarmregale mit abweichenden Abmessungen und Belastbarkeiten auf Anfrage.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

## Technische Beschreibung

Anzahl Regalfelder	1
Anzahl Kragarme einseitig	8
Regalhöhe	2500 mm
Regalbreite	1250 mm
Anzahl Ebene	5
Achsmaß = Fachbreite	1250 mm
Anzahl Regalständer	2
Aufbaumaß	1314 mm
Kragarm Tragfähigkeit	400 kg
Kragarmregal Höhe	2500 mm
Höhenverstellung im Raster	100 mm
Montageausführung	angeschraubte Kragarme
Kragarm Tiefe	400-600 mm
Farbauswahl	RAL 5010, 2004
Produktnamensattribut	Tiefe 500 mm
Tiefe einseitig	500 mm
Tragfähigkeit je Kragarm	400 kg
Tragfähigkeit je Ständer inklusive Fußebene	2000 kg
Produktart	Kragarmregal