


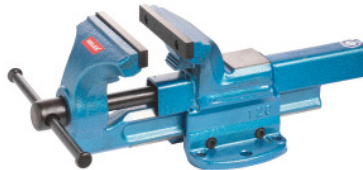

Parallel-Schraubstock mit wechselbaren Backen, Backenbreite: 160mm



Bestelldaten

Bestellnummer	967430 160
GTIN	4045197694416
Artikelklasse	92H

Beschreibung

Ausführung:

Ganz aus Stahl – garantiert unzerbrechlich. Nach vorne öffnend.

Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen.

Spindel mit Trapezgewinde, abgedeckt und gegen Verschmutzung geschützt.

Doppelprismenführung mit Nachstellmöglichkeit.

Mit Ambossansatz für kleinere Richt- und Staucharbeiten.

Mit geriffelten, gehärteten Spannbacken (auswechselbar).

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967540.

Technische Beschreibung

Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Gewicht	27 kg
Spannweite	210 mm
Spanntiefe	100 mm
Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	25 - 100 mm
Backenbreite	160 mm

wechselbare Backen	ja
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Ersatzbacken-Paar mit Schrauben für Nr. 967430 Backenbreite 160 mm	967440 160
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 160 mm	967722 160
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 160 mm	967724 160
Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 160 mm	967711 160
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 160 mm	967723 160
Höhenverstellgerät für Schraubstöcke Nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 passend für Schraubstock Gr. 160/180	967540 160/180