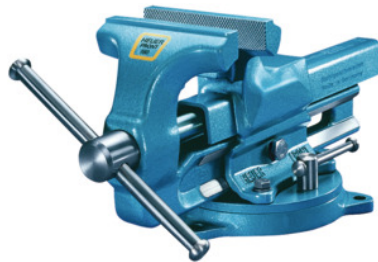


BROCKHAUS | HEUER

**Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ mit Drehplatte, Backenbreite: 140mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967370 140
GTIN	2050002047730
Artikelklasse	93Q

**Beschreibung****Ausführung:****Ganz aus Stahl geschmiedet – garantiert unzerbrechlich.**

**Nach vorne öffnend.** Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige Spindel mit **zweigängigem Trapezgewinde** für schnelles Öffnen und Schließen der Backen. Verzinkter Spindelschlüssel mit vernieteten Sicherungsringen aus Stahl. Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt. Nachstellbare, beidseitige Prismenführung. Mit verstärktem Ambossansatz für Richt- und Staucharbeiten. Geriffelte, sorgfältig oberflächengehärtete Spannbacken, nicht austauschbar. Drehplatte 360° stufenlos drehbar und in jeder Position sicher arretierbar.

**Lieferumfang:**

Inklusive Befestigungsschrauben zur Montage auf die Arbeitsplatte.

**Lackierung:**Hammerschlag blau, **pulverbeschichtet.****Technische Beschreibung**

Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Backenbreite	140 mm
Serie	Heuer Front

wechselbare Backen	nein
Produktart	Parallel-Schraubstock

## Zubehör

Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 140 mm	967711 140
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 140 mm	967722 140
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 140 mm	967723 140
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 140 mm	967724 140