


BROCKHAUS | HEUER

## Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ mit Drehplatte und wechselbaren Backen, Backenbreite: 120mm

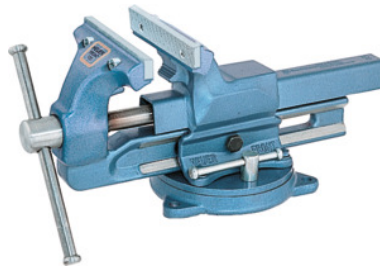

### Bestelldaten

Bestellnummer	967380 120
GTIN	2050002047761
Artikelklasse	93Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Ganz aus Stahl geschmiedet – garantiert unzerbrechlich.**

**Nach vorne öffnend.** Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige Spindel mit **zweigängigem Trapezgewinde** für schnelles Öffnen und Schließen der Backen. Verzinkter Spindelschlüssel mit vernieteten Sicherungsrings aus Stahl. Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt. Nachstellbare, beidseitige Prismenführung. Mit verstärktem Ambossansatz für Richt- und Staucharbeiten.

Eingesetzte Spannbacken, oberflächengehärtet. Eine Seite **geriffelt**, eine Seite **glatt**. Wendbar und austauschbar.

Drehplatte 360° stufenlos drehbar und in jeder Position sicher arretierbar.

#### Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben zur Montage auf die Arbeitsplatte.

#### Lackierung:

Hammerschlag blau, **pulverbeschichtet**.

### Technische Beschreibung

Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Backenbreite	120 mm

Serie	Heuer Front
wechselbare Backen	ja
Produktart	Parallel-Schraubstock

## Zubehör

Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 120 mm	967724 120
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 120 mm	967723 120
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 120 mm	967711 120
Ersatzbacken-Paar mit Schrauben für „Heuer Front“ Backenbreite 120 mm	967405 120
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 120 mm	967722 120