


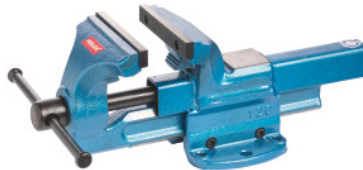

Parallel-Schraubstock mit wechselbaren Backen, Backenbreite: 120mm



Bestelldaten

Bestellnummer	967430 120
GTIN	4045197694393
Artikelklasse	92H

Beschreibung

Ausführung:

Ganz aus Stahl – garantiert unzerbrechlich. Nach vorne öffnend.

Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen.

Spindel mit Trapezgewinde, abgedeckt und gegen Verschmutzung geschützt.

Doppelprismenführung mit Nachstellmöglichkeit.

Mit Ambossansatz für kleinere Richt- und Staucharbeiten.

Mit geriffelten, gehärteten Spannbacken (auswechselbar).

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967540.

Technische Beschreibung

Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Gewicht	9 kg
Spanntiefe	65 mm
Spannweite	120 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	20 - 55 mm
Backenbreite	120 mm

wechselbare Backen	ja
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Ersatzbacken-Paar mit Schrauben für Nr. 967430 Backenbreite 120 mm	967440 120
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 120 mm	967723 120
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 120 mm	967711 120
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 120 mm	967724 120
Höhenverstellgerät für Schraubstöcke Nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 passend für Schraubstock Gr. 120	967540 120
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 120 mm	967722 120