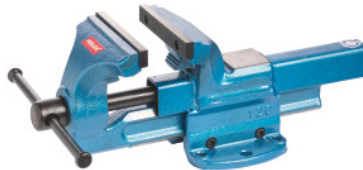


**Parallel-Schraubstock mit wechselbaren Backen, Backenbreite: 140mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967430 140
GTIN	4045197694409
Artikelklasse	92H

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz aus Stahl – garantiert unzerbrechlich. Nach vorne öffnend.

Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen.

Spindel mit Trapezgewinde, abgedeckt und gegen Verschmutzung geschützt.

Doppelprismenführung mit Nachstellmöglichkeit.

Mit Ambossansatz für kleinere Richt- und Staucharbeiten.

Mit geriffelten, gehärteten Spannbacken (auswechselbar).

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967540.

Technische Beschreibung

Spannweite	180 mm
Spanntiefe	90 mm
Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Gewicht	16 kg
Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	20 - 80 mm
Backenbreite	140 mm

wechselbare Backen	ja
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 140 mm	967722 140
Höhenverstellgerät für Schraubstöcke Nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 passend für Schraubstock Gr. 140	967540 140
Ersatzbacken-Paar mit Schrauben für Nr. 967430 Backenbreite 140 mm	967440 140
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 140 mm	967711 140
Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 140 mm	967723 140
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 140 mm	967724 140