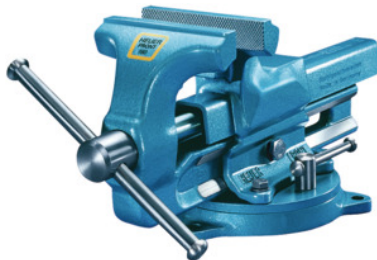


BROCKHAUS | HEUER

Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ mit Drehplatte, Backenbreite: 100mm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 967370 100 |
| GTIN | 2050002047716 |
| Artikelklasse | 93Q |

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz aus Stahl geschmiedet – garantiert unzerbrechlich.

Nach vorne öffnend. Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige Spindel mit **zweigängigem Trapezgewinde** für schnelles Öffnen und Schließen der Backen. Verzinkter Spindelschlüssel mit vernieteten Sicherungsringen aus Stahl. Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt. Nachstellbare, beidseitige Prismenführung. Mit verstärktem Ambossansatz für Richt- und Staucharbeiten. Geriffelte, sorgfältig oberflächengehärtete Spannbacken, nicht austauschbar. Drehplatte 360° stufenlos drehbar und in jeder Position sicher arretierbar.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben zur Montage auf die Arbeitsplatte.

Lackierung:

Hammerschlag blau, **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

| | |
|------------------|-------------------------|
| Material | Stahl gesenkgeschmiedet |
| Öffnungsrichtung | nach vorne öffnend |
| Backenbreite | 100 mm |
| Serie | Heuer Front |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| wechselbare Backen | nein |
| Produktart | Parallel-Schraubstock |

Zubehör

| | |
|--|----------------|
| Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 100 mm | 967724 100 |
| Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, Prisma Backenbreite 100 mm | 967729 100 |
| Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, geriffelt Backenbreite 100 mm | 967728 100 |
| Magnet-Schraubstockbacken-PaarFilz, glatt Backenbreite 100 mm | 967726 100 |
| Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250 | 967328 300X250 |
| Schraubstock-Untersetzplatte | 967330 |
| Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 100 mm | 967723 100 |
| Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 100 mm | 967722 100 |
| Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 100 mm | 967711 100 |
| Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, glatt, Standard Backenbreite 100 mm | 967721 100 |
| Magnet-Schraubstockbacken-PaarGummi, glatt Backenbreite 100 mm | 967727 100 |