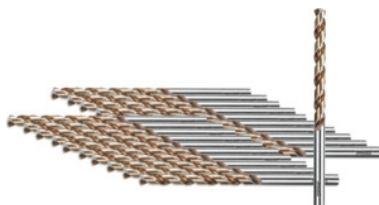


**HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, Ø DC h8: 1,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG1409 1,5
GTIN	4045197985569
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen.

Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Wie Nr. 114030.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 114050 und Nr. 114160.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	40 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,03 mm/U
Nenn-Ø D _c	1,5 mm
Spannutenlänge L _c	18 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Norm	DIN 338
Spitzenwinkel	130 Grad
Schaft	Zylinderschaft

Inhalt	20
Serie	CleverDrill
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	60 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	50 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	32 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	22 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	30 m/min	K
CuZn	geeignet	40 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

Zubehör

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 1,5

114030 1,5