




## HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, Ø DC h8: 16mm

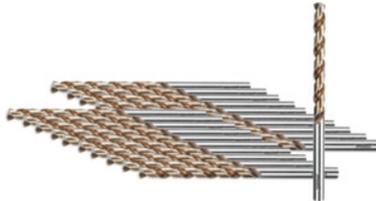

### Bestelldaten

Bestellnummer	GG1409 16
GTIN	4045197986290
Artikelklasse	GGN

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen.

Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

**Wie Nr. 114030.**

#### Hinweis:

**Nachfolgeprodukt für Nr. 114050 und Nr. 114160.** Mit abgesetztem Schaft-Ø 12,7 mm.

### Technische Beschreibung

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/U
Anzahl Schneiden Z	2
Spannutenlänge L <sub>c</sub>	120 mm
Norm	DIN 338
Nenn-Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Gesamtlänge L	178 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	130 Grad
Schaft	Zylinderschaft

Inhalt	20
Serie	CleverDrill
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	60 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	50 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	32 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	22 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	30 m/min	K
CuZn	geeignet	40 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		