


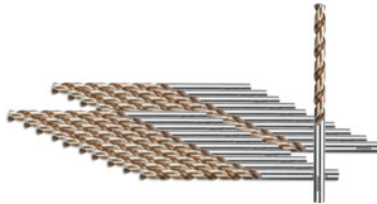

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, Ø DC h8: 9mm



Bestelldaten

Bestellnummer	GG1409 9
GTIN	4045197986146
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen.

Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Wie Nr. 114030.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 114050 und Nr. 114160.

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D _c	9 mm
Norm	DIN 338
Spannutenlänge L _c	81 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,1 mm/U
Anzahl Schneiden Z	2
Gesamtlänge L	125 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	130 Grad
Schaft	Zylinderschaft

Inhalt	20
Serie	CleverDrill
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	60 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	50 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	32 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	22 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	30 m/min	K
CuZn	geeignet	40 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

Zubehör

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 9

114030 9