


Kantenleiste, gelb, Winkel: 22,5OUTGrad

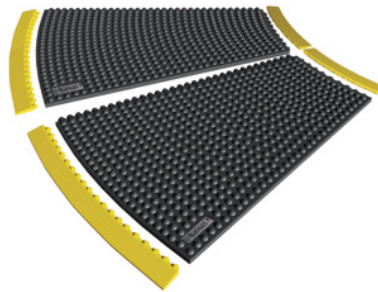

Bestelldaten

Bestellnummer	964558 22,5OUT
GTIN	662641861329
Artikelklasse	96C

Beschreibung

Ausführung:

- **Industrie-Arbeitsplatzmatte mit geschlossener Anti-Rutsch-Oberfläche.**
- **13mm dickes Material bietet hohen ergonomischen Nutzen und Anti- Ermüdungseffekt.**
- **Flexibles Stecksystem Fliese 91×91 cm, Innenwinkel (45°) und Aussen- Winkel (22,5°) ermöglicht optimale Anpassung an Gegebenheiten vor Ort.**
- **Flexible Kantenlösung ermöglicht Außen- und Innenecken.**
- **Rutschfestigkeit R9 nach DIN51130 und BGR181. 100 % Naturgummi-Mischung für allgemeinen Gebrauch.**
- **Schwermetall-, und Silikonfrei, daher für Lackierereien geeignet.**
- **Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen.**

Ansteckbare Kantenleisten **mit** Befestigungsnoppen 76 cm, Farbe gelb. Ansteckbare Kantenleisten **ohne** Befestigungsnoppen 76 cm, bzw. **mit** Befestigungsnoppen 36 cm, Farbe gelb.

Passend für:

Kantenleisten Nr. 964558 Gr. 22,5IN und 22,5OUT sind passend für Arbeitsplatzmatte Nr. 964556 Gr. 22,5.

Technische Beschreibung

Befestigungsnoppen	ohne Befestigungsnoppen
Material	Naturgummi-Mischung

Winkel	22,5 Grad
Länge	76 cm
Herstellerbezeichnung	Skywalker HD o-Curve™ Ramp Nitrile Male
Steh-Komfort	Anti-Ermüdung
Steh-Komfort	Anti-Rutsch
Steh-Komfort	Isolierung (Temperatur)
Stoßschutz	Fußboden
Materialeigenschaft	nicht ölresistent
Produktnamensattribut	gelb
Farbe	gelb
Produktart	Kantenleiste