


## Nitrilgummi-Fußbodenmatte, offen, mit Sicherheitskanten, schwarz / orange, Breite×Länge: 97X163cm

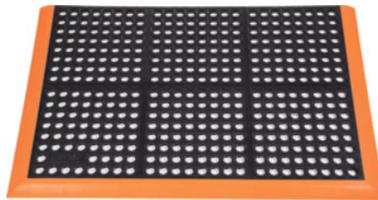

### Bestelldaten

Bestellnummer	964620 97X163
GTIN	662641658189
Artikelklasse	96C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Industrie Nitrilgummi-Fußbodenmatten mit gut sichtbaren, **orangefarbenen Sicherheitskanten** an drei Seiten.

- **Zusätzliche Stege an der Unterseite ermöglichen großzügigen „Stauraum“ für Schmutz und Flüssigkeiten – die Oberfläche bleibt sauber, trocken und rutschfrei.**
- **Langlebiger, robuster Nitrilgummi mit hoher Abnutzungsbeständigkeit.**
- **Sehr rutschfeste Oberfläche und sichere Bodenhaftung, auch bei Nässe. Bodenstärke: 22 mm, Gewicht: ca. 13 kg/m<sup>2</sup>.**
- **Hält industriellen Ölen und den meisten Chemikalien stand.**
- **Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130 und BGR 181.**

Nitrilgummi-Fußmatte mit kreisrunden Öffnungen.

#### Hinweis:

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar im Rastermaß 30,5×30,5 cm zuzüglich 5 cm je Kantenleiste.

### Technische Beschreibung

Länge	163 cm
mit Sicherheitskanten	3-seitig
Breite	97 cm
Stärke	22 mm

Material	Nitrilgummi
Gewicht	13 kg/m <sup>2</sup>
steckbar	nein
Herstellerbezeichnung	Safety Stance™ Nitrile
Steh-Komfort	Anti-Ermüdung
Steh-Komfort	Anti-Rutsch
Steh-Komfort	Isolierung (Temperatur)
Stoßschutz	Fußboden
Materialeigenschaft	ölfest
Farbe	schwarz / orange
Produktart	Arbeitsplatzmatte