


## Weitspann-Anbauregal, Tiefe 600 mm, Höhe / Fachboden Breite: 3000/1785mm

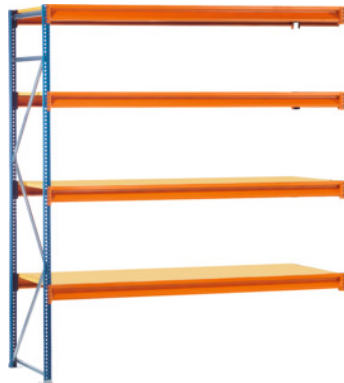

### Bestelldaten

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 990985 3000/1785 |
| GTIN          | 4004514225573    |
| Artikelklasse | 960              |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Fachwerk verzinkt. Wahlweise mit verzinkten 25 mm Stahlpaneelen oder Spanplatten. Unterschiedliche Holmtypen je nach benötigter Fachlast (Traversenhöhe 55 – 85 mm). Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme Typ ZG. **Fachlast** maximal 1050 kg, **Feldlast** maximal 3500 kg.

#### Beschreibung:

#### Aufbaumaße:

Nennlänge + Anzahl der Ständer × 57 mm.

#### Verwendung:

Lagerung sperriger, voluminöser und schwerer Güter. Beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware möglich.

#### Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

- **Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 1200 mm betragen, aber nur bei einer Feldlast von max. 2600 kg. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.**
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

## Technische Beschreibung

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Material Lagerebene           | Spanplatte     |
| Fachboden Breite              | 1785 mm        |
| Fachlast                      | 670 kg         |
| Fachboden Tiefe               | 600 mm         |
| Aufbaumaß Anbauregal Breite   | 1842 mm        |
| Regal-Aufbau                  | Anbauregal     |
| Kundenmontage                 | ja             |
| Breite                        | 1842 mm        |
| Anzahl Lagerebenen Spanplatte | 5              |
| Höhe                          | 3000 mm        |
| Tiefe                         | 600 mm         |
| Regaltiefe                    | 600 mm         |
| Regalbreite                   | 1785 mm        |
| Regalhöhe                     | 3000 mm        |
| Plattenstärke                 | 25 mm          |
| Höhenverstellung im Raster    | 25 mm          |
| Montageausführung             | Steckregal     |
| Farbauswahl                   | RAL 5010, 2004 |
| Produktnamensattribut         | Tiefe 600 mm   |
| Produktart                    | Weitspannregal |