




Treppen-Podest mit Riffelblech, modular, mögliche Treppenzahl 1 – 5, Typ: D

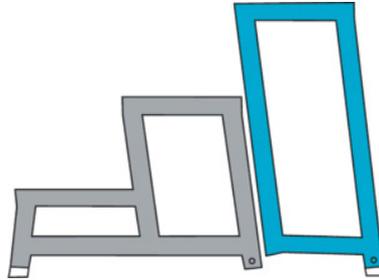

Bestelldaten

Bestellnummer	966150 D
GTIN	4003866402632
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Extrem verwindungssteife, korrosions- und wetterfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion. Stufen aus Alu-Riffelblech 555×250 mm.

Modularer Aufbau für veränder- und erweiterbare Konfigurationen.

Anbaumodule in 4 unterschiedlichen Höhen.

Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu 3 Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet. Anbau ab Modul Typ B möglich.

Norm:

DIN EN 14183.

Technische Beschreibung

Podesttiefe	0,8 m
Gewicht Modulkombination	9,2 kg
Norm	DIN EN 14183
Sprossen-/Stufenbreite	555 mm
Plattformhöhe ohne Geländer	0,6 m

Gewicht Einzelmodul	4,4 kg
Arbeitshöhe	2,6 m
Tritt Ausführung	Stufe
Material	Leichtmetall-Gesamtkonstruktion, Stufen aus Alu-Riffelblech
Sprossen-/Stufentiefe	250 mm
Modulkombination	B+D
Begehbarkeit	einseitig
Stufenanzahl inklusive Plattform	3
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Arbeitspodest