


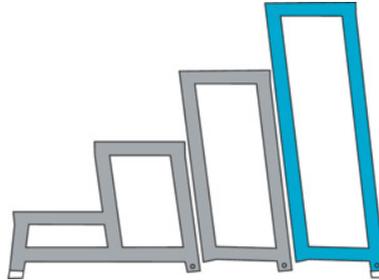

Treppen-Podest mit Riffelblech, modular, mögliche Treppenzahl 1 – 5, Typ: E



Bestelldaten

Bestellnummer	966150 E
GTIN	4003866402649
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Extrem verwindungssteife, korrosions- und wetterfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion. Stufen aus Alu-Riffelblech 555×250 mm.

Modularer Aufbau für veränder- und erweiterbare Konfigurationen.

Anbaumodule in 4 unterschiedlichen Höhen.

Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu 3 Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet. Anbau ab Modul Typ B möglich.

Norm:

DIN EN 14183.

Technische Beschreibung

Norm	DIN EN 14183
Podesttiefe	1,05 m
Material	Leichtmetall-Gesamtkonstruktion, Stufen aus Alu-Riffelblech
Gewicht Einzelmodul	4,8 kg
Plattformhöhe ohne Geländer	0,8 m

Modulkombination	B+D+E
Sprossen-/Stufenbreite	555 mm
Arbeitshöhe	2,8 m
Tritt Ausführung	Stufe
Sprossen-/Stufentiefe	250 mm
Gewicht Modulkombination	14 kg
Begehbarkeit	einseitig
Stufenanzahl inklusive Plattform	4
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Arbeitspodest