




Treppen-Podest mit Riffelblech, modular, mögliche Treppenanzahl 1 – 5, Typ: F

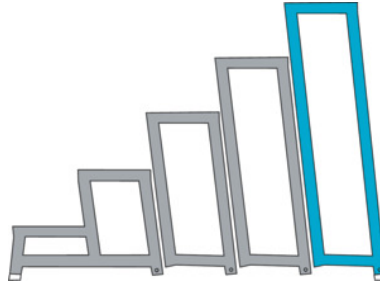

Bestelldaten

Bestellnummer	966150 F
GTIN	4003866402656
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Extrem verwindungssteife, korrosions- und wetterfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion. Stufen aus Alu-Riffelblech 555×250 mm.

Modularer Aufbau für veränder- und erweiterbare Konfigurationen.

Anbaumodule in 4 unterschiedlichen Höhen.

Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu 3 Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet. Anbau ab Modul Typ B möglich.

Norm:

DIN EN 14183.

Technische Beschreibung

Tritt Ausführung	Stufe
Norm	DIN EN 14183
Gewicht Einzelmodul	5,5 kg
Gewicht Modulkombination	19,5 kg
Arbeitshöhe	2,99 m

Podesttiefe	1,3 m
Sprossen-/Stufentiefe	250 mm
Sprossen-/Stufenbreite	555 mm
Modulkombination	B+D+E+F
Material	Leichtmetall-Gesamtkonstruktion, Stufen aus Alu-Riffelblech
Plattformhöhe ohne Geländer	0,99 m
Begehbarkeit	einseitig
Stufenanzahl inklusive Plattform	5
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Arbeitspodest