


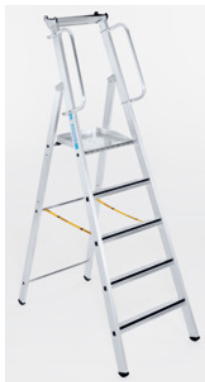

Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 3 – 12, einseitig begehbar, mit Handlauf, Stufenanzahl inklusive Plattform: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	966272 3
GTIN	4003866416325
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Gebördelte Stufen-Stehleiter mit 80 mm tiefen Stufen. Großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (380×390 mm). Ablageschale aus Aluminium. Serienmäßig 2 Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg. Optimale Stabilität durch 2 hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung (ab 5 Stufen).

Norm:

EN 131.

Technische Beschreibung

Plattformtiefe	390 mm
untere äußere Breite	0,59 m
Begehbarkeit	einseitig
Ablageschale vorhanden	ja
Stufenanzahl inklusive Plattform	3

Norm	EN 131
Gewicht	9,5 kg
Sprossen-/Stufentiefe	80 mm
Spreizsicherung	2 hochfeste Perlongurte
Plattformhöhe ohne Geländer	0,77 m
Handlauf	2
Plattformbreite	380 mm
Arbeitshöhe ca.	2,8 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Two-hands-free-Prinzip	ja
Safer Step	ja
Produktart	Plattformleiter