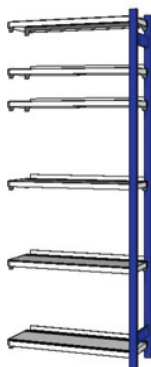


Garant**Ordner-Anbauregal mit 1 Säulenrahmen, Tiefe 325 mm, Höhe: 2400mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	990405 2400
GTIN	4045197517852
Artikelklasse	911

Beschreibung**Ausführung:**

Stabile Säulenrahmen aus Rechteck-Stützen (50×25×1,25mm) mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen / Fachböden. Säulenrahmen mit Kunststoff-Endkappen.

Fachböden aus verzinktem Blech, **geschlitzt zum Einstecken von Trennwänden**, mit abgekanteter Anschlagleiste gegen Durchrutschen.

Lackierung:

Säulenrahmen signalblau RAL 5005 **pulverbeschichtet**. Traversenpaare **immer** anthrazitgrau RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- **Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 5:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

Technische Beschreibung

Anzahl Profilrahmen	1
maximale Feldlast	900 kg

Anschlagleiste	ja
Aufbaumaß Anbauregal Breite	975 mm
Tiefe	325 mm
Fachboden Breite	946 mm
Anzahl Fachboden	6
passend für Anzahl Ordner	60
Höhe	2400 mm
Breite	975 mm
Fachboden Breite lichtetes Maß	900 mm
Fachboden Tiefe	325 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	120 kg
Höhenverstellung im Raster	40 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	Tiefe 325 mm
Produktart	Ordnerregal

Zubehör

Trennwand-Set5-teilig	990450
Fachboden, verzinkt mit Traversenpaar	990430