


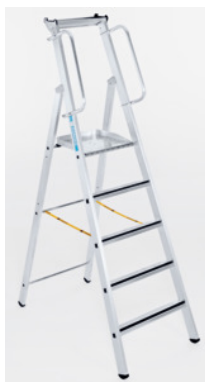

Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 3 – 12, einseitig begehbar, mit Handlauf, Stufenanzahl inklusive Plattform: 12



Bestelldaten

Bestellnummer	966272 12
GTIN	4003866416356
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Gebördelte Stufen-Stehleiter mit 80 mm tiefen Stufen. Großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (380×390 mm). Ablageschale aus Aluminium. Serienmäßig 2 Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg. Optimale Stabilität durch 2 hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung (ab 5 Stufen).

Norm:

EN 131.

Technische Beschreibung

Arbeitshöhe ca.	5,1 m
Plattformtiefe	390 mm
Plattformhöhe ohne Geländer	3,11 m
Ablageschale vorhanden	ja
Sprossen-/Stufentiefe	80 mm

Spreizsicherung	2 hochfeste Perlongurte
Stufenanzahl inklusive Plattform	12
Plattformbreite	380 mm
untere äußere Breite	0,86 m
Handlauf	2
Gewicht	22 kg
Begehbarkeit	einseitig
Norm	EN 131
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Two-hands-free-Prinzip	ja
Safer Step	ja
Produktart	Plattformleiter