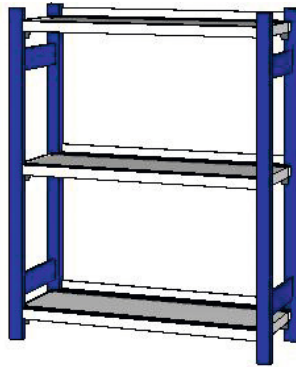


**Garant****Ordner-Grundregal mit 2 Säulenrahmen, Tiefe 325 mm, Höhe: 1200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	990400 1200
GTIN	4045197517784
Artikelklasse	911

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabile Säulenrahmen aus Rechteck-Stützen (50×25×1,25mm) mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen / Fachböden. Säulenrahmen mit Kunststoff-Endkappen.

**Fachböden** aus verzinktem Blech, **geschlitzt zum Einstecken von Trennwänden**, mit abgekanteter Anschlagleiste gegen Durchrutschen.

**Lackierung:**

Säulenrahmen signalblau RAL 5005 **pulverbeschichtet**. Traversenpaare **immer** anthrazitgrau RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

- **Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 5:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

**Technische Beschreibung**

Anzahl Fachboden	3
passend für Anzahl Ordner	30

Breite	1000 mm
Fachboden Breite	946 mm
maximale Feldlast	900 kg
Aufbaumaß Grundregal Breite	1000 mm
Höhe	1200 mm
Fachboden Breite lichtetes Maß	900 mm
Tiefe	325 mm
Anzahl Profilrahmen	2
Anschlagleiste	ja
Fachboden Tiefe	325 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	120 kg
Höhenverstellung im Raster	40 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Tiefe 325 mm
Produktart	Ordnerregal

## Zubehör

Trennwand-Set5-teilig	990450
Fachboden, verzinkt mit Traversenpaar	990430