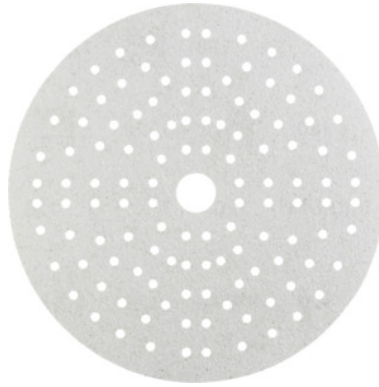


MIRKA**Klett-Schleifscheibe (CER) Multilochung, Ø 150 mm, Körnung: 180****Bestelldaten**

Bestellnummer	567557 180
GTIN	6416868702972
Artikelklasse	56M

Beschreibung**Ausführung:**

Klett-Schleifscheiben mit **Papierträger**. Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzen. Die Rückseite ist mit Schlingenvelour kaschiert.

Klett-Schleifscheibe **MIRKA IRIDIUM®** mit einer Mischung aus Keramikkorn (CER) und Aluminiumoxidkorn (A), staubabweisende Beschichtung, hohe Abtragsleistung und Standzeit.

Verwendung:

Auf **Exzentrerschleifern** mit Klettschleifteller z. B. Nr. 567990 (Staubabsaugung möglich).

Universelles **Allround-Produkt** für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Metall- und Kunststoffoberflächen, Lacksystemen und Hölzern.

Ideal für **weiche** und **harte Oberflächen**.

Technische Beschreibung

Serie	IRIDIUM®
Körnung	180
Scheiben-Ø	150 mm
Schleifmittel	Keramikkorn (CER)

Schleifmittel	Aluminiumoxid Mineralpartikel (A)
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 150 mm
Staubabsaugung möglich	ja
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Klett-Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		