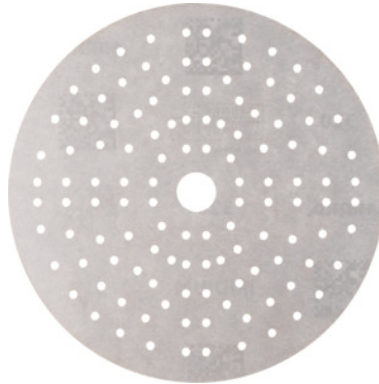


**MIRKA****Klett-Schleifscheibe (CER) Multilochung, Ø 150 mm, Körnung: 600****Bestelldaten**

Bestellnummer	567557 600
GTIN	6416868235067
Artikelklasse	56M

**Beschreibung****Ausführung:**

Klett-Schleifscheiben mit **Papierträger**. Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzen. Die Rückseite ist mit Schlingenvelour kaschiert.

Klett-Schleifscheibe **MIRKA IRIDIUM®** mit einer Mischung aus Keramikkorn (CER) und Aluminiumoxidkorn (A), staubabweisende Beschichtung, hohe Abtragsleistung und Standzeit.

**Verwendung:**

Auf **Exzentrerschleifern** mit Klettschleifteller z. B. Nr. 567990 (Staubabsaugung möglich).

Universelles **Allround-Produkt** für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Metall- und Kunststoffoberflächen, Lacksystemen und Hölzern.

Ideal für **weiche** und **harte Oberflächen**.

**Technische Beschreibung**

Serie	IRIDIUM®
Scheiben-Ø	150 mm
Körnung	600
Schleifmittel	Keramikkorn (CER)

Schleifmittel	Aluminiumoxid Mineralpartikel (A)
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 150 mm
Staubabsaugung möglich	ja
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Klett-Schleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		