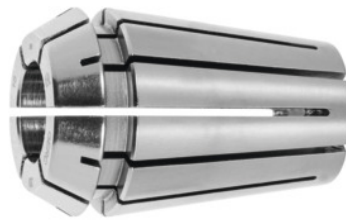


**ER-Spannzange, ER 20, Nenn-Spann-Ø d: 5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308911 5
GTIN	2050001768377
Artikelklasse	39Y

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz gehärtet und geschliffen.

Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Die **Spann-Ø-Überbrückung** ist **jeweils bis 1 mm kleiner**, z. B. Ø 10 – 9 mm, **außer bei Ø 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm)**.

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	5 mm
Aufnahme	ER 20
Norm	ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Typ	428 E
Außen-Ø D	21 mm
Gesamtlänge L	31,5 mm

Produktart

Spannzange