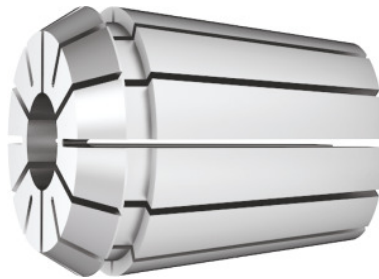


FAHRION®
FAHRENDEN PROTEKTION**ER-Spannzange, ER 40, Nenn-Spann-Ø d: 24mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 308990 24 |
| GTIN | 2050001768193 |
| Artikelklasse | 39Y |

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz gehärtet und geschliffen.

Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Die **Spann-Ø-Überbrückung** ist **jeweils bis 1 mm kleiner**, z. B. Ø 10 – 9 mm, **außer bei Ø 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm)**.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|-------------|
| Nenn-Spann-Ø d | 24 mm |
| Aufnahme | ER 40 |
| Norm | ISO 15488-B |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm |
| Typ | 472 E |
| Außen-Ø D | 41 mm |
| Gesamtlänge L | 46 mm |

Produktart

Spannzange