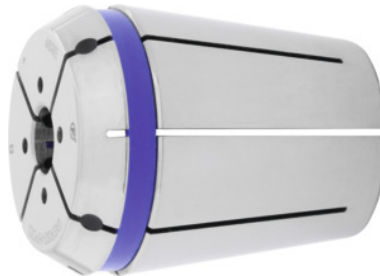


**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTEKTION**ER-Spannzange HP mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 25, Nenn-Spann-Ø d: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309375 12
GTIN	2050001767783
Artikelklasse	33F

**Beschreibung****Ausführung:**

**System-Rundlauf** und Wiederholgenauigkeit **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.

**Korrosionsschutz:** Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

**Vorteil:**

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

**Passend für:**

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

**Hinweis:**

- **Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.**
- **Spannbereich h10 (nur Nennmaß).**

Mit **Abdichtung** für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar) und **Spritzdüsen**. **Ähnlich** ISO 15488-A.

**Technische Beschreibung**

Nenn-Spann-Ø d	12 mm
Aufnahme	ER 25
Norm	ISO 15488-A

Rundlaufgenauigkeit	≤ 2 µm
Typ	429 E
Außen-Ø D	25,7 mm
Gesamtlänge L	34 mm
Produktart	Spannzange