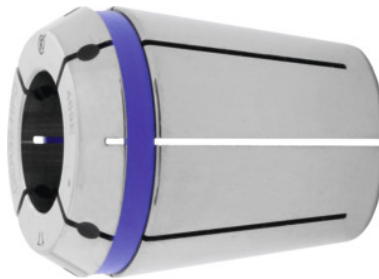


**ER-Spannzange HP mit Abdichtung, ER 11, Nenn-Spann-Ø d: 6mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309369 6 |
| GTIN | 2050001765741 |
| Artikelklasse | 33F |

Beschreibung**Ausführung:**

System-Rundlauf und Wiederholgenauigkeit **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.

Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Passend für:

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Hinweis:

- **Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.**
- **Spannbereich h10 (nur Nennmaß).**

Mit **Abdichtung** für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar). **Ähnlich** ISO 15488-A.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|-------------|
| Nenn-Spann-Ø d | 6 mm |
| Aufnahme | ER 11 |
| Norm | ISO 15488-A |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 2 µm |

| | |
|---------------|------------|
| Typ | 4012 E |
| Außen-Ø D | 11,2 mm |
| Gesamtlänge L | 18 mm |
| Produktart | Spannzange |