


FAHRION®
FAHREYOND PROGRESS

ER-Spannzange HP mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 25, Nenn-Spann-Ø d: 6mm

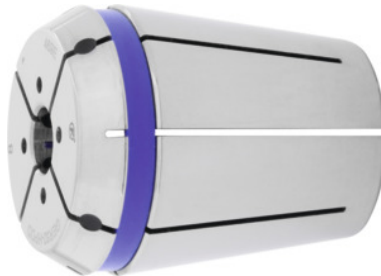

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309375 6 |
| GTIN | 2050001765413 |
| Artikelklasse | 33F |

Beschreibung

Ausführung:

System-Rundlauf und Wiederholgenauigkeit **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.

Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Passend für:

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Hinweis:

- **Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.**
- **Spannbereich h10 (nur Nennmaß).**

Mit **Abdichtung** für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar) und **Spritzdüsen**. **Ähnlich** ISO 15488-A.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|-------------|
| Nenn-Spann-Ø d | 6 mm |
| Aufnahme | ER 25 |
| Norm | ISO 15488-A |

| | |
|---------------------|------------|
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 2 µm |
| Typ | 429 E |
| Außen-Ø D | 25,7 mm |
| Gesamtlänge L | 34 mm |
| Produktart | Spannzange |